


品番 : EA819NA-6

品名 : 15x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ

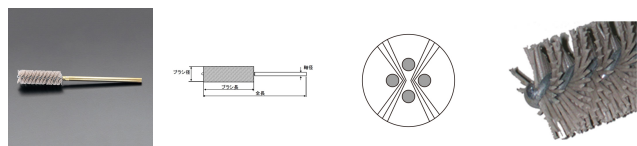

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/05/05 01:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0983ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                                   |          |      |                      |
|-----------------------------------|----------|------|----------------------|
| ブラシ径                              | 15mm     | ブラシ長 | 30mm                 |
| 全長                                | 130mm    | 軸径   | 6mm                  |
| 粒度                                | #320     | 材質   | 毛: 砥粒入りナイロン<br>軸: 真鍮 |
| 最大回転数                             | 1,000rpm |      |                      |
| 右回転専用                             |          |      |                      |
| 毛材を芯線で捻じることにより、線材を固定しています。        |          |      |                      |
| 他のブラシの届きにくい場所のブラッシングに適しています。      |          |      |                      |
| 機械部品加工後の穴内径のブラッシング。               |          |      |                      |
| 各種大小内径のバリ取り及び錆取り。                 |          |      |                      |
| ダブルスパイラルタイプ                       |          |      |                      |
| ナイロン材の中に砥粒を混入して加工した線材で研磨力に優れています。 |          |      |                      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

