



品番 : EA819VF-106

品名 : 6x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

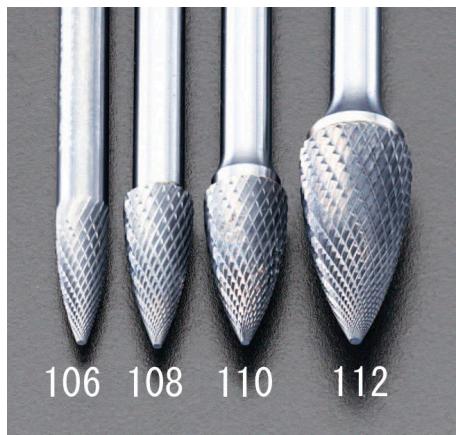

販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		

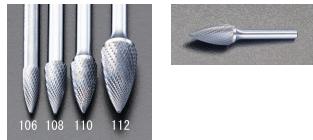

TiAINコーティング
タングステンカーバイドの表面にTiAINを被覆して作成する
表面処理技術。耐摩耗性、耐熱性、耐食性が大幅に向上する。
・表面硬度: 1000HV以上
・耐摩耗性: 10倍以上
・耐熱性: 500°C以上
・耐食性: 酸素ガス中でダイオキシド表面層を形成する。

TiAINコーティング
タングステンカーバイドの表面にTiAINを被覆して作成する
表面処理技術。耐摩耗性、耐熱性、耐食性が大幅に向上する。
・表面硬度: 1000HV以上
・耐摩耗性: 10倍以上
・耐熱性: 500°C以上
・耐食性: 酸素ガス中でダイオキシド表面層を形成する。



仕様

刃形状	ファインダイヤモンドカット	材質	タングステンカーバイド、TiAINコーティング
-----	---------------	----	-------------------------

適合材質: ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	6×16×50mm
----	-----	----------	-----------

kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。

すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.