
 


品番 : EA819VG-6

品名 : 6x10mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

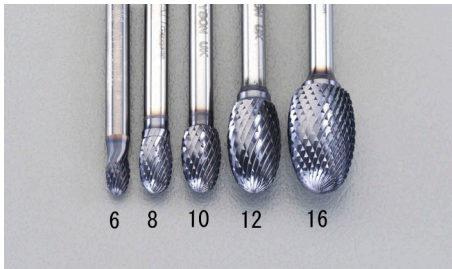


|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/21 12:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0934ページ                      |      |   |



### 仕様

|                                       |                         |          |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| 軸径                                    | 6mm                     | 刃径×刃長×全長 | 6×10×50mm                           |
| 材質                                    | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 適合材質     | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、<br>鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)                   |                         |          |                                     |
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)は切削性が高く、耐熱性にも優れます。 |                         |          |                                     |

### 代替品

|                                                                                    |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|  | 品番   | EA819JG-6 |
|                                                                                    | コメント | 6x10x50mm |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.