

品番：EA820-32

品名：32mm 振動用コアドリル

 



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクでは、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
- 樹脂シャンクでサイズ変更が容易にできます。
- シャンク磨耗が軽減し、寿命が伸びます。
- カッター調整に便利です。

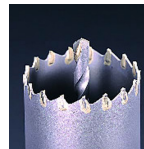

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW32
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	32mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

- ・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
- ・センタードリルはワンタッチ着脱
- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
- 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.