

品番：EA820-38

品名：38mm 振動用コアドリル



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクで交換し、
- 古いシャンクでサイズ使用可能なため交換し、
- シャンク磨耗が軽減し、
- カッター磨耗に遅れる。

カッター交換時

- 1 裏いね
- 2 留す*
- 3 ロックする

カッター取付け時

- 1 ねは下げる
- 2 留す*
- 3 引はさく

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロータリー (時計回り)


センタードリル (時計回り)

センターピン (時計回り)

ロータリー (逆時計回り)

センタードリル (逆時計回り)

センターピン (逆時計回り)

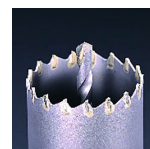

(刃先形状)

電動工具の打撃力、回転力を有効に伝える刃先形状をもっています。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	38mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.