

品番：EA820-50

品名：50mm 振動用コアドリル



販売価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクとは異なり、樹脂製のシャンクでサイズ変更が可能なため、交換が簡単に行えます。
- シャンク磨耗が軽減し、寿命が長くなります。
- カッターの交換に便利です。

カッターの交換

1 裏いれ 2 留め 3 ロックする

センタードリルの交換


1 芯を下げる 2 留め 3 引はく

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱

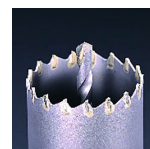

(刃先形状)

電動工具の打撃力、回転力を有効に伝える刃先形状をもちます。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW50
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	50mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.