

品番：EA820-65

品名：65mm 振動用コアドリル



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクで取替し
- 古いシャンクで新しいサイズを使用可能なので取替し
- シャンク磨耗が軽減し
- カッター調整に便利です。

カッター交換時

1 裏いね 2 留す 3 ロックする


カッター調整時

1 ね下り 2 留す 3 引はく

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
センターピンはワンタッチ着脱
ワンタッチ着脱

ロック (時計回り)
ロック解除 (逆時計回り)

ロック (時計回り)
ロック解除 (逆時計回り)

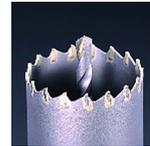

(刃先形状)
電動工具の打撃力、回転力を有効に伝える刃先形状をもちます。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW65
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	65mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.