

品番：EA820-65

品名：65mm 振動用コアドリル



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 12:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 通常のシャンクで交換
- 古いシャンクで新しいサイズを使用可能なので便利
- シャンク磨耗が軽減し、
- カッター磨耗に優れる。

カッター交換時

- 1 古い刃を
- 2 取り出す
- 3 ロックする

カッター交換時

 

- 1 刃を下げる
- 2 取り出す
- 3 刃を戻す

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロック (時計回り)

ロック解除 (逆時計回り)

ロック解除 (時計回り)

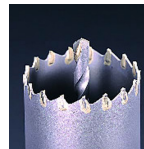

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW65
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	65mm
有効長	130mm	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

- ・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
- ・センタードリルはワンタッチ着脱
- 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
- 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.