

品番：EA820AA-105

品名：105mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャंकとは?)

 

- 縦向きシャंकで着脱。
- 同じシャंकでさまざまな径のドリルが取り付け可能。
- シャंक交換が容易。
- カッター交換に便利。



センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
（従来のセンターピンは、着脱にドライバーが必要）

ロータリー（時計回り）
ドリル
センタードリル
センターピン

ロータリー（逆時計回り）
ドリル
センタードリル
センターピン

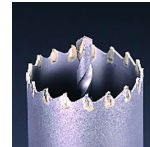

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW105R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	105mm
有効長	130mm	シャंक形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャंक
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.