

品番：EA820AA-105

品名：105mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャックとは?)

 

- 最新シャックで標準。
- 同じシャックでサイズ変更可能なので在庫も少ない。
- シャック交換が早い。
- カッター簡単に壊れる。



センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
※従来のセンターピンは着脱に時間がかかります。

ワンタッチ着脱
ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱
ワンタッチ着脱

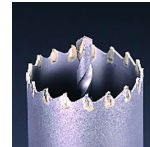

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW105R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	105mm
有効長	130mm	シャック形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャック
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.