 


品番：EA820AA-110

品名：110mm 振動用コアドリル [SDS]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,600円(税抜) / 25,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,600円(税抜) / 25,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 03:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ | | |




(ポリクリックシャックとは?)

- 最新シャックで簡単
- 同じシャックでサイズ変更可能(最大径110mmまで)
- シャック交換が早い
- カッター簡単に着脱



センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
※従来のセンターピンは着脱が面倒です。

ロータリー (時計回り)
センタードリル (時計回り)
センターピン (時計回り)
V型溝 (時計回り)
逆回転 (逆時計回り)

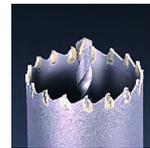

仕様

| | | | |
|------|------------------|--------|----------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW110R |
| 用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 刃先外径 | 110mm |
| 有効長 | 130mm | シャック形状 | SDSプラス |
| 適応機種 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル | | |

・ポリクリックシャック
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.