 


品番：EA820AA-29

品名：29mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャフトとは?)


- 簡単ワンタッチで着脱。
- 同じシャフトで色々なサイズの切削が可能になります。
- シャフトの交換が楽い。
- カッターの破損に優れる。



センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
※着脱の方向は必ず確認してください。

ロータリー
①押し込む
②押し出す
③引き戻す

ワンタッチ
①押し下げる
②押し出す
③引き戻す

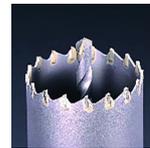

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW29R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	29mm
有効長	130mm	シャフト形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャフト
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.