 


品番：EA820AA-38

品名：38mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャックとは?)


- 最新シャックで簡単
- 同じシャックでサイズ変更可能なので作業が楽
- シャック重量が軽い
- カッター簡単に着脱



センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
※従来のセンターピンは着脱が面倒です。

ワンタッチ着脱
①押し下げる
②押し上げる
③回転させる

ワンタッチ着脱
①押し下げる
②押し上げる
③回転させる

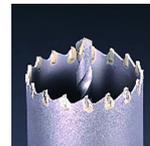

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	38mm
有効長	130mm	シャック形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャック
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.