

品番：EA820AA-70

品名：70mm 振動用コアドリル [SDS]

 




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/01 03:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ                      |      |   |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 既存シャンクで壊れ、同じシャンクでサイズが異なる製品が混入する
- シャンク変換が難しい
- カッター簡単に壊れる

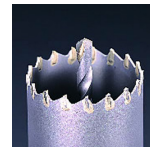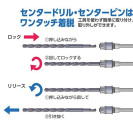

## 仕様

|      |                  |        |         |
|------|------------------|--------|---------|
| メーカー | ミヤナガ             | 型番     | PCSW70R |
| 用途   | ブロック、モルタル等の穴あけに  | 刃先外径   | 70mm    |
| 有効長  | 130mm            | シャンク形状 | SDSプラス  |
| 適応機種 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル |        |         |

・ポリクリックシャンク  
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.