

品番：EA820AA-75

品名：75mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0990ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 最新シャンクで標準品
- 同じシャンクで多サイズ
- 取替作業が楽
- カッター簡単に着脱




センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

ロータリー (時計回り)

センタードリル

センターピン

ロータリー (逆時計回り)

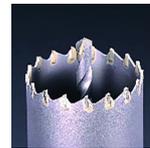

## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW75R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	75mm
有効長	130mm	シャンク形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャンク  
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.