 


品番：EA820AA-80

品名：80mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャフトとは?)


- 最新シャフトで登場。
- 同じシャフトで多サイズ対応可能なため、在庫切れが心配ない。
- カッター交換に便利。



センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
※着脱の方向は必ず確認してください。

ロータリー
①押し下げる
②押し上げる
③回転させる

ワンタッチ着脱
①押し下げる
②押し上げる
③回転させる

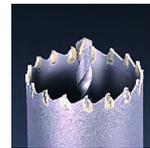

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW80R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	80mm
有効長	130mm	シャンク形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャフト
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.