

品番：EA820AA-80

品名：80mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャフトとは?)

- 最新シャフトで登場。
- 同じシャフトで多サイズ対応可能なため、在庫切れが心配ない。
- シャフト交換が楽い。
- カッター簡単に交換可能。



 

センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
※従来のセンターピンは着脱が面倒です。

ロータリー (時計回り)

ドリル (時計回り)

ドリル (逆時計回り)

ロータリー (逆時計回り)

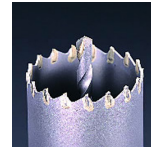

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW80R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	80mm
有効長	130mm	シャフト形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャフト
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.