


品番：EA823L-118

品名：118mm ホールソー[LENOX]

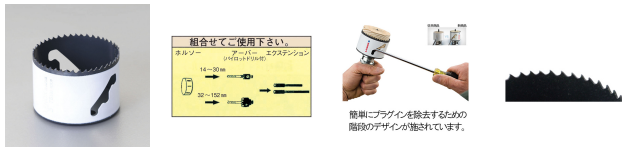

販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0946ページ		



#### 仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	5121747
サイズ	118mm	有効長	44mm
厚鋼電線管	-	適合水道管	-
適用アーバー	EA823L-5A・-5SA・-7A	材質	刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度	HRC63~65	主な切削対象	鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・ 木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排 水マス)・木質/金属系サイディング(窯 業系サイディングは除く)

ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水ます等に

刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。

ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。

つばがないので貫通します

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

