


品番：EA823L-79

品名：79mm ホールソー[LENOX]

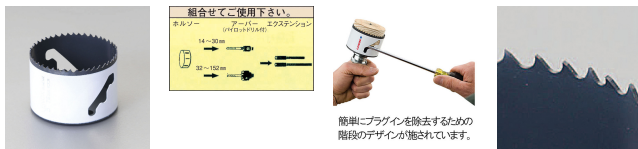

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,380円(税抜) / 3,718円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,380円(税抜) / 3,718円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/28 21:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0946ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |                    |        |   |
|--------|--------------------|--------|---|
| メーカー   | LENOX(レノックス)       | 型番     | 5121735   |
| サイズ    | 79mm               | 有効長    | 44mm  |
| 厚鋼電線管  | -                  | 適合水道管  | -   |
| 適用アーバー | EA823L-5A・-5SA・-7A | 材質     | 刃先:ハイス鋼、<br>背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造  |
| 刃先硬度   | HRC63~65           | 主な切削対象 | 鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・<br>木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、<br>軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) |

ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水マス等に

刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。

ホールソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。

つばがないので貫通します

#### ① 軟らかいものの穴あけ

木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。

#### ② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。

鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。

#### ③ 材質別使用回転数

ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。

電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.