


品番 : EA823LX-19A

品名 : 19mm 軸付ホールソー[LENOX]



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/24 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0946ページ		

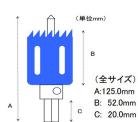

#### 仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	5121007
サイズ	19mm	有効長	44mm
六角シャンク	9.5mm(3/8")	交換用パイロットドリル	EA823LX-1
全長	125mm	刃長	52mm
材質	刃先:M42コバルトハイス 胴部:特殊スプリング鋼	用途	鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窓業系サイディングは除く)

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。

インパクト軸には対応していません。

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.