
 


品番：EA823LX-30A

品名：30mm 軸付ホールソー[LENOX]

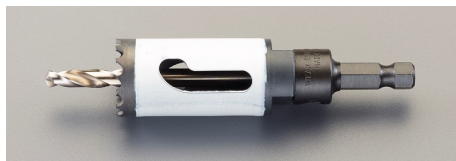

販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0946ページ		



#### 仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	5121015
サイズ	30mm	有効長	44mm
六角シャンク	9.5mm(3/8")	交換用パイロットドリル	EA823LX-1B (旧EA823LX-1A)
全長	125mm	刃長	52mm
材質	刃先: M42コバルトハイス 胴部: 特殊スプリング鋼	用途	鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・ 木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排 水マス)・木質/金属系サイディング(窯 業系サイディングは除く)

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。

インパクト軸には対応していません。

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.