
 
 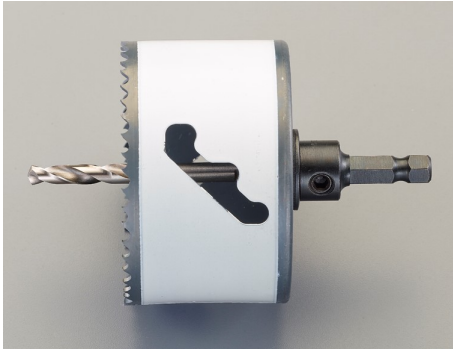


品番：EA823LX-60A

品名：60mm 軸付ホールソー[LENOX]



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0946ページ		



#### 仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	5121031
六角シャンク	9.5mm(3/8")	サイズ	60mm
有効長	44mm	全長	125mm
刃長	52mm	材質	刃先:M42コバルトハイス 胴部:特殊スプリング鋼
用途	ステンレス:0.8~2.0mm厚 鉄:0.8~5.0mm厚 木材:~38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。	交換用パイロットドリル	EA823LX-1B (旧EA823LX-1A)

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

インパクト軸には対応していません。

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.