
 


品番：EA823M-21

品名：21mm 超硬付ホールソー

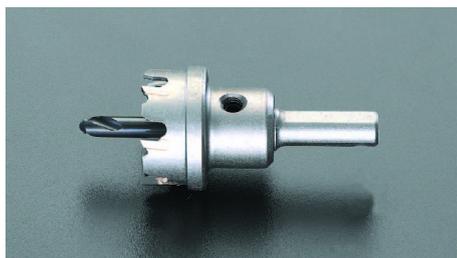

販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/01 05:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0949ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278021
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径	21mm	有効長	4mm
シャンク径	6.5mm	刃数	4枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.