


品番 : EA823M-45

品名 : 45mm 超硬付ホールソー

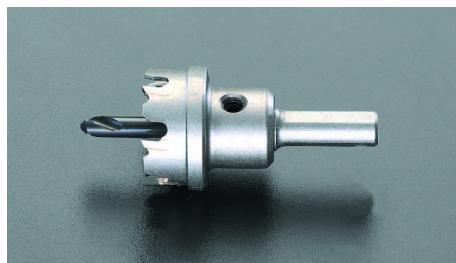

販売価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
カタログ価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0949ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278045
商品名	ホールソー-278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径	45mm	有効長	4mm
シャンク径	10mm	刃数	10枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)			
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.