
 


品番 : EA823M-65

品名 : 65mm 超硬付ホールソー

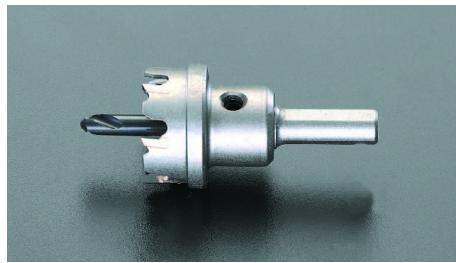

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,300円(税抜)／20,130円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,300円(税抜)／20,130円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/01/24 06:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0949ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------|--------|----------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278065 |
| 商品名 | ホールソー-278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに |
| 刃先径 | 65mm | 有効長 | 4mm |
| シャンク径 | 13mm | 刃数 | 12枚刃 |
| センタードリル | コバルトハイス | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください。) |

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.