


品番：EA823M-92

品名：92mm 超硬付ホールソー

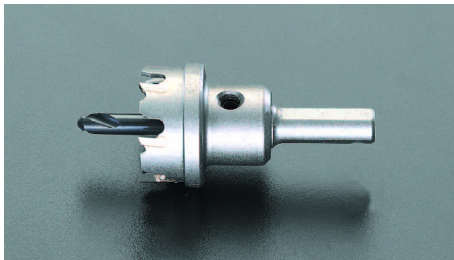

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 10:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278092 |
| メーカー商品名 | 超硬ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ |
| 仕様 | 回転専用 乾式専用 | 刃先径 | 92mm |
| シャンク径 | 13mm | 有効長 | 4mm |
| 刃数 | 16枚 | センタードリル | 材質:コバルトハイス |

鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ味

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

【標準付属品】

センタードリルC形(コバルトハイス) 使用時は
板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。

【別売品】

センタードリルT形(超硬チップ付ドリル) 使用時は
板厚4mmまでのFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA823LZ-92A |
| コメント | ホールソーのみ |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.