 



品番：EA823MC-19

品名：19mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	5,290円(税抜) / 5,819円(税込)		
カタログ価格	5,290円(税抜) / 5,819円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0948ページ		

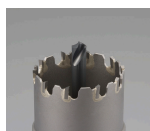

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P019
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径	19mm	有効長	4mm
全長	86mm	ふところ深さ	35mm
シャンク径	6.5mm	刃数	4枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能

※平板の場合は、板厚4mmまでです。

※被削材は、確実に固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.