


品番：EA823MC-34

品名：34mm 超硬付パイプ用ホールソー

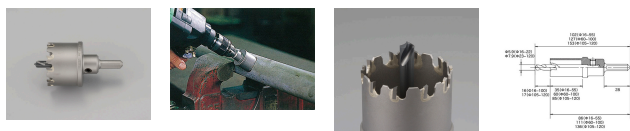

販売価格	9,140円(税抜) / 10,054円(税込)		
カタログ価格	9,140円(税抜) / 10,054円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0985ページ		



#### 仕様


メーカー	ミヤナガ	型番	278P034
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径	34mm	有効長	4mm
全長	86mm	ふところ深さ	35mm
シャンク径	10mm	刃数	6枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、銅管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能

※平板の場合は、板厚4mmまでです。

※被削材は、確実に固定してください。

#### 代替品

	品番	EA823LX-35A
	コメント	軸付ハイメタルソー 35mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

