 



品番：EA823MC-55

品名：55mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0948ページ		

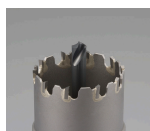

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P055
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径	55mm	有効長	4mm
全長	86mm	ふところ深さ	35mm
シャンク径	10mm	刃数	12枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能

※平板の場合は、板厚4mmまでです。

※被削材は、確実に固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.