


品番：EA824BC-25

品名：1.0- 13mm/ 25本組 ストレートドリル(Co-HSS)

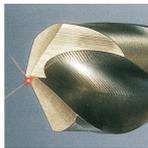

販売価格	57,800円(税抜) / 63,580円(税込)		
カタログ価格	57,800円(税抜) / 63,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0879ページ		



対応被削材	構造鋼	低炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	ステンレス	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	アルミニウム合金	銅合金
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

全長	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	152
溝長	18	28	38	48	58	68	78	88	98	108	114	114	114

品名	EA824BC-25
メーカー	イシハシ精工
商品名	コバルト正宗
入数	25本
全長	40~152mm
溝長	18~114mm
先端角	120°
ねじれ角	強
材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)
重量	700g

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	コバルト正宗
<セット内容>	1.0~13.0mm(0.5mmとび) (各1本入り)	入数	25本
全長	40~152mm	溝長	18~114mm
先端角	120°	先端形状	X型
ねじれ角	強	材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)
対応被削材	構造鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、 ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アル ミニウム合金、銅合金	重量	700g
ケースサイズ	155×105×25mm		

クロス&ポイントシンニング付

高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。

先端部チゼルがシャープな尖鋭の切り刃(アメリカ航空機規格)になっており、完全な求心性と2倍以上の喰込み早さで、素晴らしい切削性能を発揮します。

ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材に

スチールケース入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.