


品番：EA824BH-4.2

品名：4.2x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)

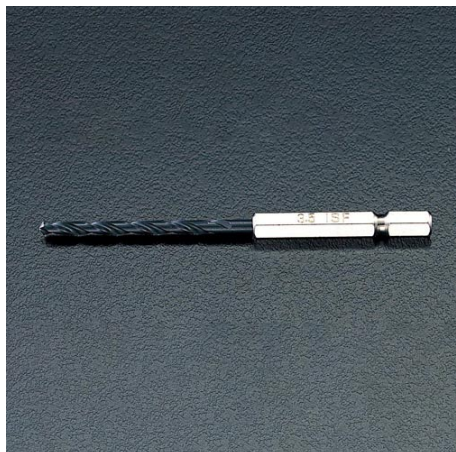

販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



**HSS(HAイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねたハイスと高炭素鋼のハイスは、通常条件下で硬く脆く、脆性を抑えるために、鋼の成分、クロム・ニッケル・バナジウム・コバルト・モリブデンを多量に添加し、熱入り等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、酸欠状態と比較すると、耐摩耗性において優れている。

用途材料	適合材料	適合材料	適合材料	適合材料
鋼	ステンレス	アルミ	銅	樹脂



品名	規格	単位	在庫
EA824BH-4.2	4.2x108mm	本	4

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	4.2mm	全長	108mm
溝長	54mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用			
クロスシンニング			
食い付きがよく抜群の切れ味です。			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.