


品番：EA824BJ-9

品名：2.5-8.5mm/9本組 ドリル(ねじ下穴用・HSS)




販売価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
カタログ価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/16 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0877ページ		

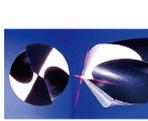

超刃ストリートドリル(正宗ドリル)の特性
 正宗ドリルは、超刃加工に準じて製造されています。材質は超刃加工に準じたHSS(HSS)を使用し、製造はアメリカの最先端技術による最新鋭の製造設備で、高い精度の仕上がりとなっています。
 ●鋭い切削力、センタリング加工不要です。
 ●先端のクロス&ポイントシンニング加工により、切削時に鋭く引抜きの効率が上がります。

用途	材質	刃先形状	刃先角度
一般用途	HSS	X型	118°
ステンレス	HSS	X型	118°
アルミ	HSS	X型	118°
銅	HSS	X型	118°
鉄	HSS	X型	118°

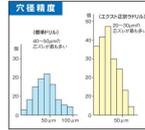

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	エクストラ正宗
サイズ	2.5、3.3(3本)、4.2(2本)、5.0、6.8、8.5mm	入数	9本
全長	61~121mm	溝長	35~87mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロス&ポイントシンニング付

喰い付精度が良く、センタリング加工不要

スチールケース入

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.