


品番：EA824BL-58

品名：2.5-4.2mm 8本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0890ページ		

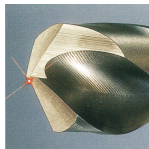

対応材料	適用材料	適用材料	適用材料	適用材料
鋼	鋼	ステンレス	鋳鉄	アルミニウム
○	○	○	○	○



規格	全長	溝長	六角シャंक径	先端径	ねじれ角
2.5	86	35	6.35	2.5	120°
2.8	86	35	6.35	2.8	120°
3.0	86	35	6.35	3.0	120°
3.2	86	35	6.35	3.2	120°
3.5	86	35	6.35	3.5	120°
3.8	86	35	6.35	3.8	120°
4.0	86	35	6.35	4.0	120°
4.2	108	54	6.35	4.2	120°

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸コバルト正宗
サイズ	2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2 mm	入数	8本
全長	86~108mm	溝長	35~54mm
六角シャंक	6.35mm	先端角	120°
先端形状	X型	ねじれ角	強
材質	HSCOM42(コバルトハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
回転用			
クロスシンニング			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
抜群の切れ味で性能・操作性UP			
充電ドリルにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

