


品番：EA824BL-58


品名：2.5-4.2mm 8本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0890ページ		

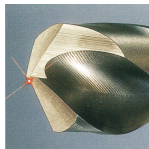

対応材料	適用材料	適用材料	適用材料
鋼	鋼	ステンレス	鋳鉄
アルミ	銅	チタン	樹脂

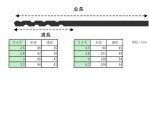

規格	全長	溝長	先端径	シャンク径
2.5	86	35	2.5	6.35
2.8	90	38	2.8	6.35
3.0	93	40	3.0	6.35
3.2	96	42	3.2	6.35
3.5	100	45	3.5	6.35
3.8	104	48	3.8	6.35
4.0	108	50	4.0	6.35
4.2	112	52	4.2	6.35

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸コバルト正宗
サイズ	2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2 mm	入数	8本
全長	86~108mm	溝長	35~54mm
六角シャンク	6.35mm	先端角	120°
先端形状	X型	ねじれ角	強
材質	HSCOM42(コバルトハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
回転用			
クロスシンニング			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
抜群の切れ味で性能・操作性UP			
充電ドリルにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

