



品番 : EA824BM-115

品名 : 3.0x10mmドリルセット[真円・高耐久](15本組/HSS)

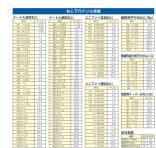

販売価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 08:17現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0877ページ		

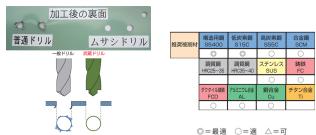

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ウルトラ武藏
サイズ	3.0~10.0mm(0.5mmとび)	入数	15本
全長	71~130mm	溝長	42~95mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロスシンニング

先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。

センタリングドリルとエンドミルを組合せた 2段切削で高能率化ができます。

薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があけられます。

スチールケース入

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

