
 
 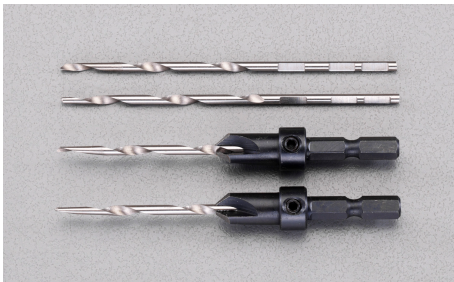
 


品番：EA824DN-10

品名：3.0mm/9.4mm 下穴・座掘ドリル(六角軸)



販売価格	2,070円(税抜)／2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜)／2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/06/21 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0994ページ		



仕様

＜セット内容＞	座掘りビット×2 下穴用錐×4 専用レンチ×1	材質	座掘りビット:鉄鋼45C 錐:ハイス鋼
対応ビス長さ	50～75mm	サイズ	全長101～125mm 座掘りビット:φ9.4×53mm 錐:φ3×97mm 六角シャンク:6.35mm
木材、MDF材の下穴用に。			
ビスの下穴と座掘りが一発でできる。			
下穴の深さを調整して木材の割れを抑えます。(スライド式で錐の長さ調節可能)			
安全のため高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.