


品番：EA824N-10B

品名：2.0- 6.0mm/10本組 ストレッドリル(Co-HSS)

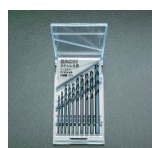

販売価格	9,070円(税抜) / 9,977円(税込)		
カタログ価格	9,070円(税抜) / 9,977円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0879ページ		




ドリル径	全長
2.0	55
2.5	61
3.0	71
3.2	71
3.5	75
4.0	83
4.5	86
4.8	88
5.0	92
6.0	102

サイズ(mm)		
ドリル径	溝長	全長
2.0	20.0	55
2.5	24.5	61
3.0	29.5	71
3.2	29.5	71
3.5	31.5	75
4.0	38.0	83
4.5	39.0	86
4.8	41.0	88
5.0	43.0	92
6.0	49.0	102

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSET10
入数	10本	サイズ(mm)	2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・6.0
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	ステンレス用
ケースサイズ	125×70×15mm		
プラスチックケース付			
難削材もきれいに穴あけ			

代替品

	品番	EA824BC-13
	コメント	13本組・価格上がります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.