

品番：**EA824N-19B**

品名：1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)



販売価格	35,000円 (税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 07:10現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0879ページ		



ドリル径	全長
0.5	27
1.0	40
1.5	48
2.0	55
2.5	61
3.0	71
3.5	73
4.0	83
4.5	86
5.0	92
5.5	95
6.0	102
6.5	105
7.0	105
7.5	111
8.0	114
8.5	121
9.0	124
9.5	127
10.0	130

ドリル径	全長
0.5	27
1.0	40
1.5	48
2.0	55
2.5	61
3.0	71
3.5	73
4.0	83
4.5	86
5.0	92
5.5	95
6.0	102
6.5	105
7.0	105
7.5	111
8.0	114
8.5	121
9.0	124
9.5	127
10.0	130


仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSET19
入数	19本	サイズ(mm)	1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	ステンレス用
ケースサイズ	150×110×35mm		

スチールケース付

ステンレス、硬鋼に最適です。

代替品

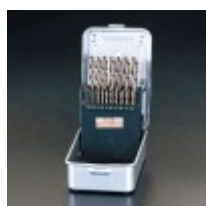

品番 EA824BC-19
コメント 価格・仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.