


品番：EA824NA-10.6

品名：10.6x137mm ストレートドリル(HSS)

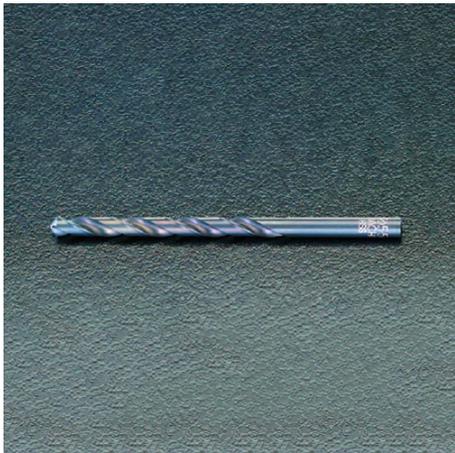

販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/04 12:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-10.6	10.6	137	100	HSS	本

品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-10.6	10.6	137	100	HSS	本

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量の炭素と少量のニッケル、クロム、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加した高炭素鋼を指します。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、耐磨耗性に優れています。また、切削加工性が良く、切削速度も高いです。HSS鋼は、切削工具として広く利用されています。

品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-10.6	10.6	137	100	HSS	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP10.6
材質	HSS(ハイス)	刃先径	10.6mm
全長	137mm	溝長	100mm
入数	1本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.