


品番：EA824NA-9.6

品名：9.6x130mm ストレートドリル(HSS)

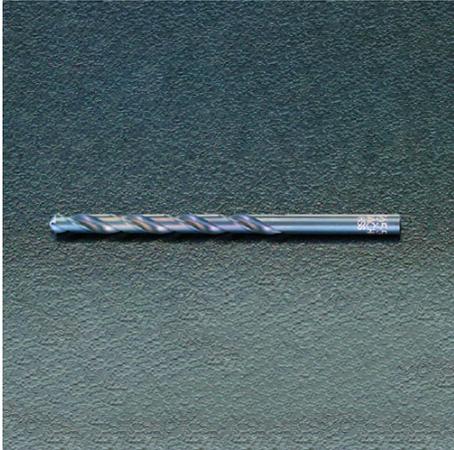

販売価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
カタログ価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	単位
EA824NA-9.6	9.6	130	95	本

品番	径	全長	溝長	単位
EA824NA-9.6	9.6	130	95	本

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量のクロム、ニッケル、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加した高炭素鋼を指します。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理によりさらに硬さを増し、切削加工に優れた特性を持っています。また、切削加工時に発生する切削熱に耐える能力も高く、加工性が優れています。

品番	径	全長	溝長	単位
EA824NA-9.6	9.6	130	95	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP9.6
材質	HSS(ハイス)	刃先径	9.6mm
全長	130mm	溝長	95mm
入数	1本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.