

品番 : EA824NV-13.0


品名 : 13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSは高速度鋼(High-speed steel)の略称で、
あり、ハイスピード・スチールを鍛めてハイス
とも呼ばれます。ハイスは高炭素鋼で、
熱処理によって高硬度(ハード)、タフ(タフ
ン)、モリブデン、バナジウムといった元素が
添加されています。工具として、主に、孔加工
後、ドリルによる切削などで使用される。また、
切削工具として使用される。切削工具に用いて
いるものの中でも、最も一般的な工具です。

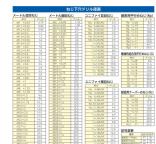

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	NOS13.0-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	13.0mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

保護リング付

軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.