

品番 : EA824PA-10.0


品名 : 10.0x 87mm 超硬ドリル(TiAlN coat)



販売価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



アクリアコーティング  
超硬ドリルに適用するTiAlN+複層被膜  
を採用しています。耐熱性、耐摩耗性、  
親水性を兼ねた超硬ドリル用のコーティング  
です。

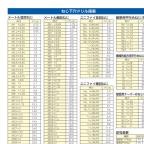

## 仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AQDEXS1000
材質	超硬合金	刃先径	10.0mm
全長	87mm	シャンク径	10mm
溝長	41mm	対応被削材	一般構造用鋼から高硬度鋼まで (HRC50まで)、ステンレス、チタン合 金 (アルミ合金・銅合金には不向き)
先端角	135°		

アクリアコーティング

耐熱性、耐摩耗性に優れています。

中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。

切りくず排出性にも優れる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.