


品番：EA824PB-0.7

品名：0.70x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)

	販売価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
	カタログ価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				

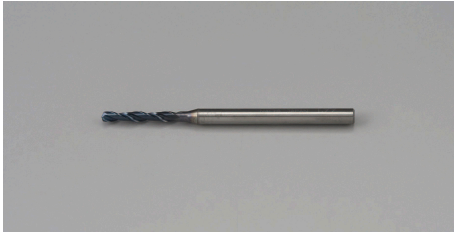

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.7
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.7mm	全長	38mm
溝長	9mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			