

品番 : EA824PE-4.0


品名 : 4.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSは高速鋼(High-speed steel)の略称で、  
おり、ハイススピードスチールを熱してハイス  
スピードスチールの性質をもつた工具鋼で、  
軟化せずに高い強度と剛性、高い耐摩耗性  
、モリブデン、チタンなどといった微量元素  
を含有する。工具鋼の中でも最も硬く、  
後、研磨による刃先形状が容易である。  
また、研削性がよく、耐摩耗性に優れている。  
それが、耐性が高いから。

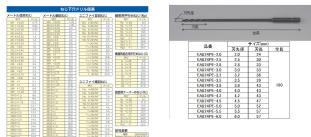

## 仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6LSDP4.0
六角シャンク	6.35mm	全長	180mm
刃先径	4.0mm	刃長	43mm
材質	HSS(ハイス)	先端角	118°
つかみの軸長	14mm		

用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適

シンニング付で高いフレ精度

長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。

電気工事、内装、外装工事に最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.