 



品番 : EA825GB-2

品名 : 10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜)／11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜)／11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 50 (2025/12/16 13:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0981ページ | | |

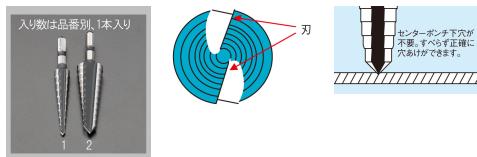

仕様

| | | | |
|--------|---|-------|----------------------|
| 材質 | HSS | 用途 | 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など |
| 六角シャンク | 1/4" | 溝数 | 2本 |
| サイズ | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 20 長m | 長さ | 84mm |
| ドリル長 | 55mm | 適合電動機 | 電気ドリル(回転専用で使用) |
| 段深さ | 5mm | | |

コードレスドライバードリルで使用できます。

2枚刃なので速く切れ、長持ち。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

3面シャンクはチャックの中でスリップしません。

既存穴の拡大とバリ取りに

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

