


品番：EA825GM-3

品名：4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

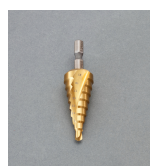

販売価格	8,930円(税抜) / 9,823円(税込)		
カタログ価格	8,930円(税抜) / 9,823円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/11 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0944ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm (1/4")	穴あけサイズ	φ4・6・8・10・12・14・16・18・20・22mm
全長	80mm	加工厚さ	最大3.6mm
材質	HSS 刃先:シンニング加工		

1本で10サイズの加工が可能!

薄鉄板・銅板・合板・木材のバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどに

スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズ

刃先はシンニング加工を施しており、喰い付きがよくポンチが不要

チタンコーティング仕様で耐摩耗、耐熱性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.