


品番：EA825GT-11

品名：M5-M12 ステップドリル(1/4"六角軸ボルト下穴用)

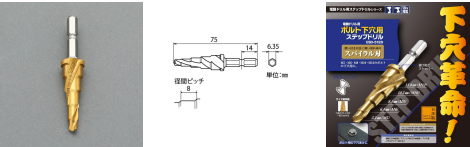

販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/02 10:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0980ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ESD-512B
穴あけサイズ	5.3・6.4・8.4・10.5・13.0mm	適応ボルト径	M5・M6・M8・M10・M12
段数	5	シャンク径	6.35mm(1/4")
径間ピッチ	8mm	全長	75mm
重量	30g	材質	コバルトハイス
表面処理	チタンコーティング	適応被削材	・鉄板(3mm) ・ステンレス板(2mm) ・アルミ板 ・プラスチック、木材など
ボルト用の穴あけに			
喰い付きが良く軽い切れ味のスパイラル刃			
ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます			
抜け防止ストッパー付き			
18Vインパクトドライバー対応			
<注意> ・充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。 ・ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。 ・工具の使用目的意義には使用しないでください。			

・熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.