


品番：EA825V-12M

品名：4.0-12.0mm バリビット(6.4mm軸)

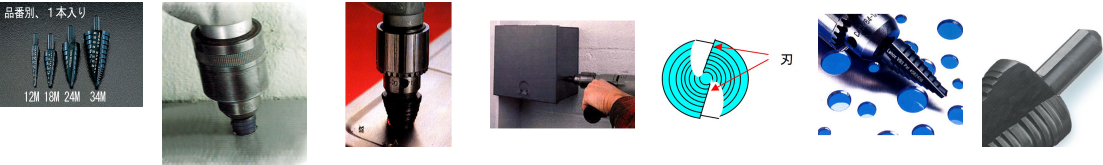

販売価格	5,850円(税抜)／6,435円(税込)		
カタログ価格	5,850円(税抜)／6,435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30960MVB412
材質	M52ハイス鋼	サイズ	4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
シャンク径	6.5mm(1/4")	全長	72mm
刃長	53mm	重量	33g
用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能	適合電動機	電動ドリル(回転専用)

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。

シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

既存穴の拡大とバリ取に

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

品番	EA825SB-1
コメント	メ-カ-違い、仕様をご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.