


品番：EA825V-1A

品名：3.0-12.5mm バリビット(六角軸)

	販売価格 4,890円 (税抜)／5,379円(税込)			
	カタログ価格 4,890円(税抜)／5,379円(税込)			
	在庫数 最新在庫: 0 (2025/09/19 06:15現在)			
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ			

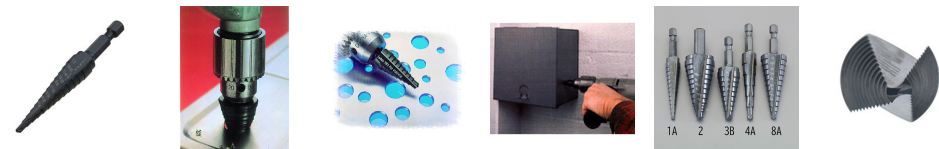

仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30881VB1
サイズ(mm)	3・4・4.5・5.5・6・7・8・8.5・9. 5・10・11・12・12.5	シャンク径(mm)	6.4(1/4")
材質	M52ハイス鋼	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、 木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm 厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル(回転専用)		
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。			
既存穴の拡大とバリ取に			
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。			
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス			

代替品

	品番 EA825GT-1 コメント 仕様ご確認下さい
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.