 



品番：EA825V-34M

品名：20.0-34.0mm バリビット(9.5mm軸)



販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

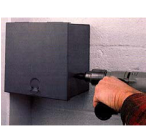

仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30963MVB2034
材質	M52ハイス鋼	サイズ	20・22・24・26・28・30・32・34mm
シャंक径	9.5mm(3/8")	全長	88mm
刃長	71mm	重量	240g
用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能	適合電動機	電動ドリル(回転専用)

シャंक形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。
センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

品番	EA825SB-4
コメント	4mm-39mm 対応



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.